


品番：EA935AB-12

品名：310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

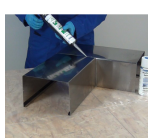

販売価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
カタログ価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/04/30 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



LFGBとは
ドイツに拠点を有する独立系企業です
企業規格であるLFGB認定と同等に、
様々な製品に対して適用されています。

シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があります

仕様

商品名	Flex 310M Stainless-Steel	内容量	310ml
色	グレー	硬化時間	約15分
完全硬化時間	24時間/3mm	作業温度範囲	5~30℃
使用温度範囲	-40~90℃(一時的120℃)	硬度(ショアーA)	45
シリコンフリー			
非腐食性、強力で上塗り塗装(Wet in Wet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。 老化および紫外線に強く、シリコン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。			
ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに			
LFGB規格適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.