


品番：EA935BM-7

品名：5g 強力瞬間接着剤(ジェル状)

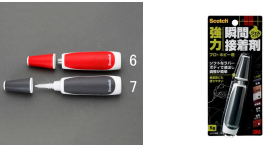

販売価格	530円(税抜)／ 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜)／583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/12 23:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1516ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	7055
内容量	5g	使用温度範囲	−20〜80℃
色	透明	硬化時間	50秒
多用途タイプの瞬間接着剤			
ジェル状			
液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。			
ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。			
チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。			
密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。			
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプ			

代替品

	品番EA935BM-6 コメント硬化時間: 20秒
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.