


品番：EA935N-1

品名：20ml 超多用途接着剤(クリア)

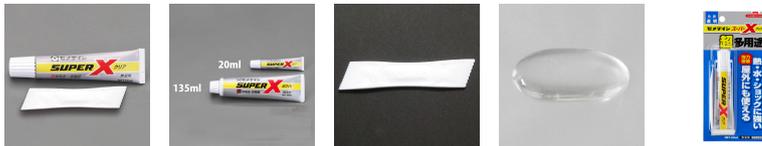

販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/13 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



カタログ訂正

25/01/14 使用温度範囲…(誤)-60~120℃→(正)-40~120℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	セメダイン	型番	AX-038
商品名	スーパーX	内容量	20ml(チューブ入)
使用温度範囲	-40~120℃	色	透明
可使時間	5分	硬化時間	1時間
完全硬化時間	1~2時間	主成分	アクリル変成シリコン樹脂
用途	表札やプレートの接着、塩ビレザへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリ製作、コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修	適用材質	金属(ステンレス、アルミ、銅、鉄など)、プラスチック(ナイロン、スチール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど)、ゴム(天然ゴム、合成ゴム、シリコンゴム、EPDMなど)、無機材料(コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など)、天然素材(木材、合板、皮革、布、厚紙など)
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど		
ヘラ付			
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。			

透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。

高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤

ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。

いやなニオイも少ない、安心の完全無溶剤タイプ

100%固形分で凹凸面への接着もOK、溶剤を使用しないので肉やせしない

接着層がショックを吸収、はがれにくい弾性接着剤

タレが少なく、軽いものなら仮止め不要

※表札などは仮止めする

※シリコンゴムが接着性に差がありますのでご確認の上、ご使用ください。

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

※皮膚や飲食物が触れる部分の接着・補修には使用しないでください。

※被着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には十分な接着力が得られません。

※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.