


品番：EA936C-22

品名：20g アロンアルファ(エクストラ#4000)

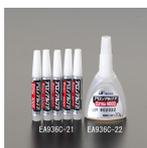

販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/17 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1516ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約1ヶ月、硬化後は約1年です。接着剤の特性に適合し、正確な接着には適していませんが、柔軟強度に優れているため、一時かつ迅速に接着する修正めとして最適です。

### 仕様

メーカー	東亜合成	商品名	アロンアルファ エクストラ4000
内容量	20g	使用温度範囲	10~35℃
色	透明	硬化時間	数秒
主成分	シアノアクリレート	用途	耐久性をワンランク向上させたい、耐熱性が気になるときに
適用材質	プラスチック、金属、メッキ、ゴム		
低粘度			
速硬化型			
耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。			
金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.