


品番 : EA940AG-403A

品名 : 600V/17A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)

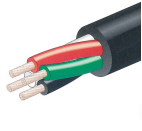

販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	心数	電線太さ	電線許容電流(A)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	2.0mm ²	22(28)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×30	19(24)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×40	17(22)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	3.0mm ²	32(41)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×30	28(36)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×40	25(32)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	5.0mm ²	41(53)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×30	36(46)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×40	32(42)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	8.0mm ²	51(65)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×30	44(56)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×40	39(50)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	14.0mm ²	71(91)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×30	62(80)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	30m	4	φ×40	55(71)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	17A 600V(2.0m ² ×4心)	長さ	30m
公称断面積	2.0m ²	仕上外径	14.0mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.