


品番：EA940AG-631

品名：0.75mm²× 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

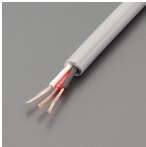

販売価格	1,310円(税抜)／1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜)／1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(D8)
φ×30	19(D8)
φ×40	17(D22)
3.5mm ² ×2	32(D41)
φ×30	28(D38)
φ×40	25(D32)
5.5mm ² ×2	41(D53)
φ×30	36(D48)
φ×40	32(D42)
8.0mm ² ×2	51(D65)
φ×30	44(D56)
φ×40	39(D50)
14.0mm ² ×2	71(D91)
φ×30	62(D80)
φ×40	55(D71)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
規格	心数
2.0mm ² ×2	2
3.5mm ² ×2	2
5.5mm ² ×2	2
8.0mm ² ×2	2
14.0mm ² ×2	2
2.0mm ² ×3	3
3.5mm ² ×3	3
5.5mm ² ×3	3
8.0mm ² ×3	3
14.0mm ² ×3	3
2.0mm ² ×4	4
3.5mm ² ×4	4
5.5mm ² ×4	4
8.0mm ² ×4	4
14.0mm ² ×4	4

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	10A 600V (0.75mm ² ×3心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.