


品番：EA940AG-632

品名：0.75mm²×10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

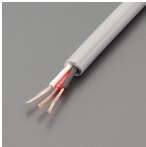

販売価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(28)
φ×3φ	19(24)
φ×4φ	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
φ×3φ	28(36)
φ×4φ	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
φ×3φ	36(46)
φ×4φ	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
φ×3φ	44(56)
φ×4φ	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
φ×3φ	62(80)
φ×4φ	55(71)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
規格	品名
2.0mm ² ×2	VCT-202
φ×3φ	VCT-203
φ×4φ	VCT-204
3.5mm ² ×2	VCT-352
φ×3φ	VCT-353
φ×4φ	VCT-354
5.5mm ² ×2	VCT-552
φ×3φ	VCT-553
φ×4φ	VCT-554
8.0mm ² ×2	VCT-802
φ×3φ	VCT-803
φ×4φ	VCT-804
14.0mm ² ×2	VCT-1402
φ×3φ	VCT-1403
φ×4φ	VCT-1404

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	10A 600V (0.75mm ² ×3心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.