


品番：EA940AG-638C

品名：1.25mm²×50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

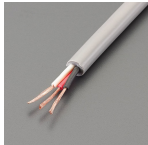

販売価格	17,400円(税抜)／ 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 21:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(D8)
×3	19(D6)
×4	17(D2)
3.5mm ² ×2	32(E1)
×3	28(E3)
×4	25(E2)
5.5mm ² ×2	41(E3)
×3	36(E4)
×4	32(E2)
8.0mm ² ×2	51(E5)
×3	44(E5)
×4	39(E5)
14.0mm ² ×2	71(F1)
×3	63(E8)
×4	55(F1)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
規格	心数
2.0mm ² ×2	2
×3	3
×4	4
3.5mm ² ×2	2
×3	3
×4	4
5.5mm ² ×2	2
×3	3
×4	4
8.0mm ² ×2	2
×3	3
×4	4
14.0mm ² ×2	2
×3	3
×4	4

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.