


品番：**EA940AG-646C**

品名：3.5 m²x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

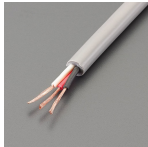

販売価格	36,000円 (税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT(CT)P(AC/T)
2.0mm ² ×20	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	2.0mm ² ×20	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	2.0mm ² ×30	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	2.0mm ² ×40	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	3.5mm ² ×20	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	3.5mm ² ×30	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	3.5mm ² ×40	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	5.0mm ² ×20	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	5.0mm ² ×30	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	5.0mm ² ×40	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	8.0mm ² ×20	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	8.0mm ² ×30	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	8.0mm ² ×40	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	14.0mm ² ×20	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	14.0mm ² ×30	50m
キャブタイヤケーブル(CT)P(AC/T)	14.0mm ² ×40	50m

仕様

略号	VCT [※]	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	28A 600V (3.5m ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.