


品番：**EA940AG-654C**

品名：8mm<sup>2</sup>×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

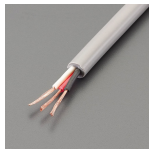

販売価格	<b>107,500円</b> (税抜) / 118,250円(税込)		
カタログ価格	107,500円(税抜) / 118,250円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT(CT)P(AC/T)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

品名	規格	単位
キャブタイヤケーブル(2.0mm <sup>2</sup> ×20)	EA940AG-654C	本
キャブタイヤケーブル(3.0mm <sup>2</sup> ×20)	EA940AG-654D	本
キャブタイヤケーブル(5.0mm <sup>2</sup> ×20)	EA940AG-654E	本
キャブタイヤケーブル(8.0mm <sup>2</sup> ×20)	EA940AG-654F	本
キャブタイヤケーブル(14.0mm <sup>2</sup> ×20)	EA940AG-654G	本

**仕様**

略号	VCT <sup>※4)</sup>	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	44A 600V (8.0mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	50m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.