


品番：**EA940AG-665**

品名：1.25mm² x 5m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

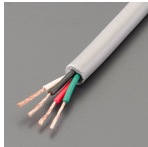

販売価格	2,240円 (税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² 20	22(28)
φ x30	19(24)
φ x40	17(22)
3.5mm ² 20	32(41)
φ x30	28(36)
φ x40	25(32)
5.5mm ² 20	41(53)
φ x30	36(46)
φ x40	32(42)
8.0mm ² 20	51(65)
φ x30	44(56)
φ x40	39(50)
14.0mm ² 20	71(91)
φ x30	62(80)
φ x40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V)
2.0mm ² 20	600
φ x30	600
φ x40	600
3.5mm ² 20	600
φ x30	600
φ x40	600
5.5mm ² 20	600
φ x30	600
φ x40	600
8.0mm ² 20	600
φ x30	600
φ x40	600
14.0mm ² 20	600
φ x30	600
φ x40	600

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25mm ² x 4心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル			
4心(白・黒・赤・緑)			
可とう性にすぐれています。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.