


品番：**EA940AG-668**

品名：1.25m²x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

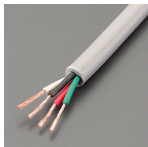

販売価格	8,740円 (税抜) / 9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(2B)
φ×30	19(2A)
φ×40	17(2Z)
3.5mm ² ×20	32(4I)
φ×30	28(3B)
φ×40	25(3Z)
5.5mm ² ×20	41(5B)
φ×30	36(4B)
φ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×20	51(8B)
φ×30	44(5B)
φ×40	39(5B)
14.0mm ² ×20	71(9I)
φ×30	62(8B)
φ×40	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(2B)
φ×30	19(2A)
φ×40	17(2Z)
3.5mm ² ×20	32(4I)
φ×30	28(3B)
φ×40	25(3Z)
5.5mm ² ×20	41(5B)
φ×30	36(4B)
φ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×20	51(8B)
φ×30	44(5B)
φ×40	39(5B)
14.0mm ² ×20	71(9I)
φ×30	62(8B)
φ×40	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25m ² ×4心)	長さ	20m
公称断面積	1.25m ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.