


品番：**EA940AG-669**

品名：2mm²×5m/4芯ビニルキャブタイヤケーブル

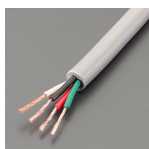

販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(2B)
φ×30	19(2A)
φ×40	17(2Z)
3.0mm ² ×20	32(4I)
φ×30	28(3B)
φ×40	25(3Z)
5.0mm ² ×20	41(5B)
φ×30	36(4B)
φ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×20	51(8B)
φ×30	44(5B)
φ×40	39(5B)
14.0mm ² ×20	71(9I)
φ×30	62(8B)
φ×40	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
16.0mm ² ×20	82(12I)
φ×30	71(9B)
φ×40	62(8B)
25.0mm ² ×20	104(15I)
φ×30	91(12B)
φ×40	81(11B)
35.0mm ² ×20	136(19I)
φ×30	119(15B)
φ×40	106(14B)
50.0mm ² ×20	182(24I)
φ×30	161(19B)
φ×40	145(18B)

仕様

略号	VCT φ×40 55(7I)	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	17A 600V (2.0mm ² ×4心)	長さ	5m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	12.0mm
定格温度	60℃		
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル			
4心(白・黒・赤・緑)			
可とう性にすぐれています。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.