


品番：**EA940AG-680C**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

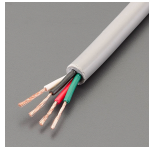

販売価格	<b>84,700円</b> (税抜) / 93,170円(税込)		
カタログ価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/04/11 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2/DRNCT
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(79)
φ ×40	55(71)

品名	規格	長さ	仕上り径	心数	断面積	重量
VCT-CAB Type 1	5.5mm <sup>2</sup> ×20	50m	16.5mm	4	5.5	0.15kg
VCT-CAB Type 2	5.5mm <sup>2</sup> ×30	50m	16.5mm	4	5.5	0.15kg
VCT-CAB Type 3	5.5mm <sup>2</sup> ×40	50m	16.5mm	4	5.5	0.15kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	5.5mm <sup>2</sup>	仕上り外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.