


品番：EA940AK-12

品名：125V/ 7A/10m ビニルキャブタイヤケーブル(黒)

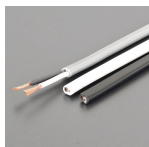

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,990円(税抜) / 2,189円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,990円(税抜) / 2,189円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 05:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-------|
| 定格容量 | 7A 125V (0.75m ² ×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 仕上外径 | 約4.3×6.6mm | 許容温度 | 60℃ |
| 長さ | 10m | 色 | 黒 |

持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

小判コード(VCTFK)

燃線

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
| | 品番 EA940AK-2 コメント 色の違い(黒→灰) |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.