


品番：EA940AK-23

品名：125V/12A/20m ビニルキャブタイヤケーブル(白)

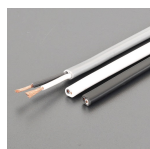

販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



品名	規格	長さ	巻数	重量	価格
EA940AK-23	125V/12A	20m	1	0.15kg	7,700円

### 仕様

定格容量	12A 125V (1.25m <sup>2</sup> ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
仕上外径	約4.7×7.4mm	許容温度	60℃
長さ	20m	色	白

持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

小判コード(VCTFK)

燃線

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.