


品番：EA940AN-121

品名：1.25mm² x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)

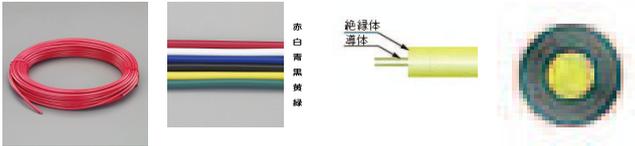

販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/25 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様

定格容量	600V (1.25mm ² x 1心)	仕上外径	3.1mm
定格温度	60℃	材質	素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール
色	赤	長さ	20m

KIV電線とは、
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニール絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

燃線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.