


品番 : EA940AN-71

品名 : 0.75mm<sup>2</sup> x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)

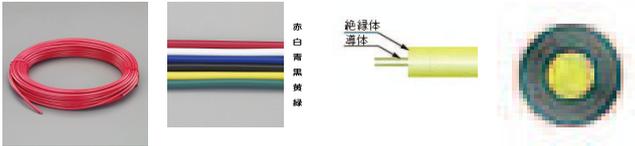

販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/25 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



#### 仕様

定格容量	600V (0.75mm <sup>2</sup> x 1心)	仕上外径	2.7mm
定格温度	60℃	材質	素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール
色	赤	長さ	20m

KIV電線とは、  
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニール絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

燃線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.