


品番：EA940AN-71A

品名：0.75mm² x 50m ビニール絶縁電線[KIV](赤)

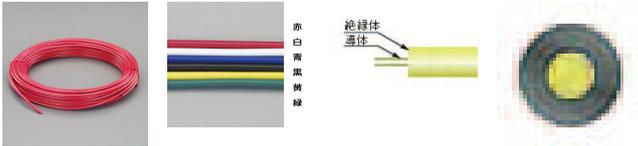

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,450円(税抜) / 7,095円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,450円(税抜) / 7,095円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/25 03:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------------|------|--------------------------|
| 定格容量 | 600V (0.75mm ² x 1心) | 仕上外径 | 2.7mm |
| 定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール |
| 色 | 赤 | 長さ | 50m |

KIV電線とは、
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニール絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

燃線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.