


品番：EA940AN-76A

品名：0.75mm² x 50m ビニール絶縁電線[KIV](緑)

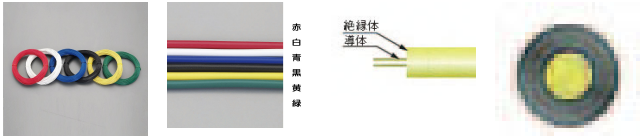

販売価格	6,450円(税抜)／7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜)／7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1180ページ		



仕様

定格容量	600V (0.75mm ² x 1心)	仕上外径	2.7mm
定格温度	60℃	材質	素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール
色	緑	長さ	50m
KIV電線とは、 600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。			
燃線			
電気用品安全法技術基準(PSE)適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.