


品番：EA940AT-14

品名：1.25mm²x 50m IV電線(撚線/緑)

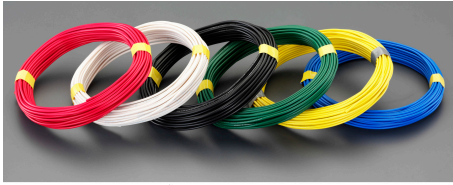

赤-11 緑-14
白-12 黄-15
黒-13 青-16

販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/18 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-11 緑-14
白-12 黄-15
黒-13 青-16



品名	規格	単位	在庫
EA940AT-14	1.25mm ² x 50m IV電線(撚線/緑)	巻	9

仕様

定格温度	60℃	定格	19A 600V
公称断面積	1.25mm ²	導体径構成	7本/0.45mm
導体径外径	約1.35mm	絶縁体厚さ	0.8mm
仕上外径	約3.0mm	最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km
色	緑	長さ	50m
材質	素線:銅、 被覆:ビニール		

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心
撚線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.