


品番：EA940BA-48

品名：AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度ヒューズ内蔵)



販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1886ページ		

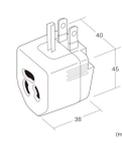

差し込まれたプラグの異常を感知し、安全に機器の電源を遮断

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-AD15W
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	PSE適合規格	あり
差し込み口形状	接地2P	プラグ形状	接地2P
プラグ仕様	L型	絶縁キャップ	あり
差込口タイプ	抜け止めタイプ	差込口数	1個口
サイズ	W40×D45×H36mm	重量	65g
使用環境温度	60℃以下 ※60℃以上の環境で使用すると定格容量(1500W)以下でも温度ヒューズが作動する場合があります。	温度ヒューズ	動作精度108℃
対応地域	日本国内専用。日本以外ではご使用いただけません。	意匠登録	済み

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。

3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。

差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。

ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差し込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。

プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。

※温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。

※1500W以下でご使用ください。

※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。

※トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。

※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。

※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。

※電源は必ずコンセントからお取りください。

※ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.