


品番：EA940CB-38

品名：300V/10A 角型タンブラスイッチ(ランプ付)



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

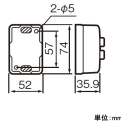

仕様	
型番	EA940CB-38
メーカー	パナソニック
定格電圧	300V
定格電流	10A
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル φ1.6mm、φ2.0mm、2mm <sup>2</sup> ・3.5mm <sup>2</sup>
スイッチ	1個(ランプ付)
サイズ	52×74×35.9(D)mm
端子	巻締端子式
片切タイプ	片切タイプ
ハイ角連用	ハイ角連用
ランプ	ランプは橙色に光ります。

## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WS3902W
定格容量	スイッチ:10A 300V ランプ:100V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル: φ1.6mm、φ2.0mm、2mm <sup>2</sup> ・3.5mm <sup>2</sup>
サイズ	52×74×35.9(D)mm	スイッチ	1個(ランプ付)
ハイ角連用	ハイ角連用		
片切タイプ	片切タイプ		
巻締端子式	巻締端子式		
ランプは橙色に光ります。	ランプは橙色に光ります。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.