


品番 : EA940CE-121A

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)

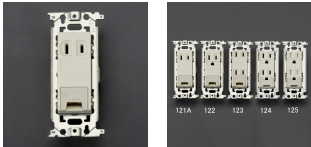

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| カタログ価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/03 07:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1155ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|-------------------|------|---|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN1031K |
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | ・電源、接地端子配線 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブ ル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専 用 ・アースターミナル配線 φ1.6mm Cu(銅)単線、 1.25~2.0mm ² (IVより線及びコード) ※単線とより線を同時に使用しないで 下さい。 |
| 極数 | 2P×1個 | サイズ | 47.9×110×24.1(D)mm |
| フルカラー3個用プレート適合 | | | |
| アースターミナル付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

