


品番 : EA940CG-8

品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント

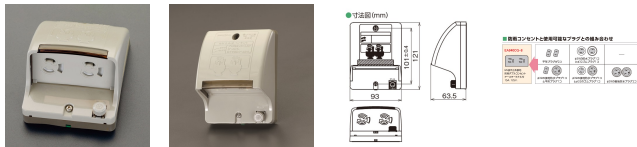

販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1159ページ		



仕様

メーカー	明工社	型番	ML1284
定格容量	15A 125V	適用電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm
差込口	接地付抜け止め2個	サイズ	93×63.5×121(H)mm
防雨コンセント(露出・埋込用) [IPX3相当]			
プラグ差し込み口はシャッター付きですので、使用していない時、水やほこりが入りにくくなっています。			
刃受けは抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。			
プラグ差し込み部のひさは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。			
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。			
アース線を接続できるアースターミナル付です。			
RoHS10物質対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.