



品番：EA940CJ-58A

品名：125V/15A [角形] コンセント [2口][接地付]

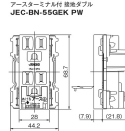

販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/05 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1162ページ		

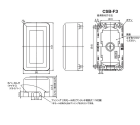

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	神保電器 (JIMBO)	型番	CSB-F3-PW+JEC-BN-55GEK-PW
極数	接地2P	差込口	2個
サイズ(mm)	56×101×41.5(D)	定格容量	15A 125V
適用電線	φ 1.6mm・φ 2.0mm		
差込結線式			
ケースウェイ兼用			
アースターミナル付			
裏蓋にロックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能			
配線の上下引き出し可能			
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上			
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能			
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.