


品番：EA940DB-2A

品名：AC100/110V LED表示灯(緑)

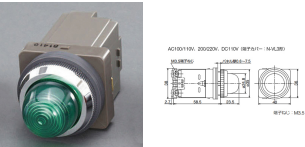

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/10 15:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1197ページ                      |      |   |



仕様

|         |                 |        |           |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| メーカー    | IDEC            | 型番     | APN116DNG |
| 定格電圧    | AC100/110Vトランス式 | 色      | 緑         |
| レンズ部形状  | 丸型/突型           | 保護構造   | IP65      |
| 端子形状    | M3.5ねじ端子        | 取付穴サイズ | φ 30mm    |
| LED照光   |                 |        |           |
| RoHS対応品 |                 |        |           |

代替品

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA940DB-2B</div> <div>コメントAC/DC 100/120V ダイレクト式</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|