 


品番 : EA940DB-3A

品名 : AC100/110V LED表示灯(赤)




販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1197ページ		



#### 仕様

メーカー	IDEC	型番	APN116DNR
定格電圧	AC100/110Vトランス式	色	赤
レンズ部形状	丸型/突型	保護構造	IP65
端子形状	M3.5ねじ端子	取付穴サイズ	φ30mm
LED照明			
RoHS対応			

#### 代替品

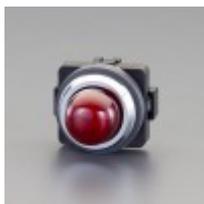	品番	EA940DB-3B
	コメント	AC/DC 100/120V ダイレクト式

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.