


品番 : EA940DB-68R

品名 :  $\phi$  9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)



販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2025/12/15 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		

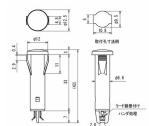

## 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	BN-60-1-R
定格	AC100V～125V	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V(1分間)	点灯寿命	連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時)
本体材質	ポリカーボネート	パネル取付方式	ワンタッチ装着
パネルカット	$\phi$ 9.5×10.8mm	端子金具	ハンダ付け用端子
取付板厚	0.8～2.0mm	レンズ径	$\phi$ 12.5mm
色	赤		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.