



品番：EA940DB-68R

品名：φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

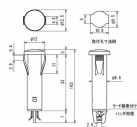

販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/07/01 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		

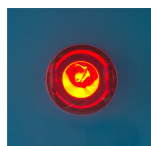

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	BN-60-1-R
定格	AC100V~125V	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V (1分間)	点灯寿命	連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時)
本体材質	ポリカーボネート	パネル取付方式	ワンタッチ装着
パネルカット	φ9.5×10.8mm	端子金具	ハンダ付け用端子
取付板厚	0.8~2.0mm	レンズ径	φ12.5mm
色	赤		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.