

品番 : EA940DB-78RA

品名：φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)




販売価格	600円(税抜)／ 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/02/28 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



子と親の属性	
子と親の属性	2010年12月
子と親の属性	2010年12月
親	2010年12月



- [illegible]

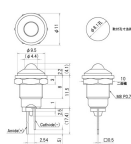

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-1-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
端子金具	LEDリード線 (□0.5)	パネル取付方式	ナット締め付け
パネルカット	φ8.1mm	取付板厚	1.5～3.5mm
ナット締付トルク	0.7N・m	ナット二面幅	10mm
レンズ径	φ5mm砲弾型LEDレンズ	色	本体色:クローム レンズ色:赤

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.