

品番：EA940DB-79GA


品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/12 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



品番	EA940DB-79GA
メーカー	サトー
品名	表示灯LEDブラケット(緑)
仕様	φ6.1mm

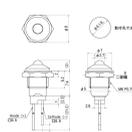

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHG
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V(1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線(口0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ6.1mm
取付板厚	1.5mm~1.8mm	ナット締め付トルク	0.6N・m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	φ3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:緑		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.