


品番：EA940DB-79RA

品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)


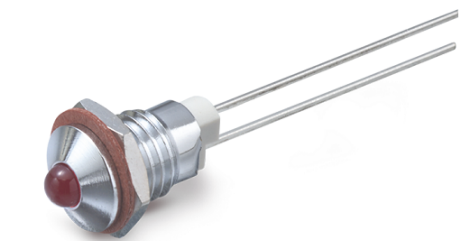


販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/12 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA940DB-79RA
品名	φ6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
メーカー	サトー
規格	DB-9-F-CHR


仕様	φ6.1mm
材質	黄銅
色	本体色:クローム レンズ色:赤

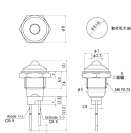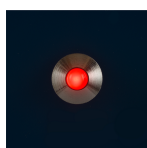

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ6.1mm
取付板厚	1.5mm~1.8mm	ナット締付トルク	0.6N・m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	φ3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:赤		

代替品

	<p>品番 EA940DB-79GA</p> <p>コメント 先端部の色違い(赤→緑)</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

