
 


品番：EA940DB-79RA

品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)


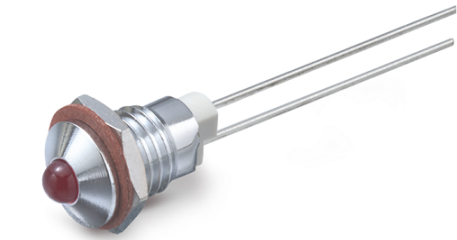


販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/12 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA940DB-79RA
品名	φ6.1mm LED表示灯ブラケット(赤)
仕様	黄銅製、LEDリード線(φ0.5mm)


規格	IEC 60947-5-1
動作電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC500V (1分間)

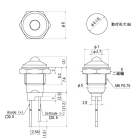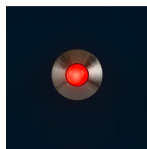

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線 (φ0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ6.1mm
取付板厚	1.5mm~1.8mm	ナット締め付トルク	0.6N・m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	φ3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:赤		

代替品

	品番 EA940DB-79GA コメント 先端部の色違い(赤→緑)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

