



品番 : EA940DB-79RA

品名 :  $\phi$  6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)

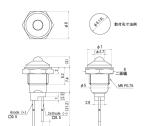

販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/01/11 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

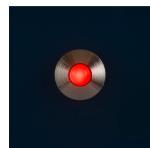

## 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100M $\Omega$ 以上	耐電圧	AC500V(1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線(□0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	$\phi$ 6.1mm
取付板厚	1.5mm～1.8mm	ナット締付トルク	0.6N·m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	$\phi$ 3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:赤		

## 代替品

	品番 EA940DB-79GA コメント 先端部の色違い(赤→緑)
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

