


品番 : EA940DB-89GA

品名 : ϕ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

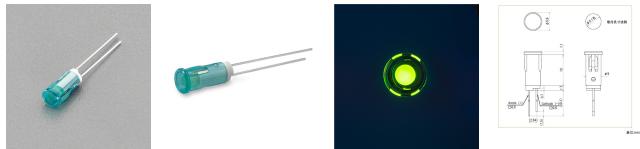

販売価格	515円(税抜)／567円(税込)		
カタログ価格	515円(税抜)／567円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2025/12/16 09:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-15-F-G
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V(1分間)
本体材質	ポリカーボネート	端子金具	LEDリード線(□0.5)
パネル取付方式	ワンタッチ装着	パネルカット	ϕ 5.1mm
取付板厚	1.6mmまで	レンズ径	ϕ 5.9mm
色	緑		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.