


品番：EA940DD-53

品名：AC100V/30mm用 盤用音調ブザー



販売価格	10,100円(税抜)／ 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/31 02:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		

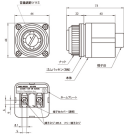

仕様

定格電圧	AC100/110V	サイズ	44×44×73(H)mm
使用電圧範囲	90～120V	定格電流	0.02A
最低動作電圧	80V	使用温度範囲	－10～＋40℃
保存温度	－20～＋50℃	使用周囲湿度	45～85%
音量	80dB	寿命	80時間
絶縁抵抗	100MΩ以上	重量	115g
パネルカットφ30mm用			
音量調整ツマミ付き			
盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。			
※音量は最大85dB/m(A)から、約－15dB/m(A)の範囲で可変できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.