


品番 : EA940DD-57

品名 : DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		

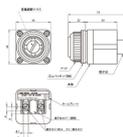

仕様

定格電圧	DC24V	サイズ	44×44×73(H)mm
使用電圧範囲	20~26.4V	定格電流	0.07A
最低動作電圧	19.2V	使用温度範囲	-10~+40℃
保存温度	-20~+50℃	使用周囲湿度	45~85%
音量	80dB	寿命	10時間
絶縁抵抗	100MΩ以上	重量	130g

パネルカットφ30mm用

音量調整ツマミ付き

盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。

※音量は最大85dB/m(A)から、約-15dB/m(A)の範囲で可変できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.