


品番 : EA940DE-11

品名 : AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(レッド)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		

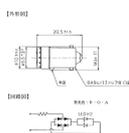

仕様

ベース形状	BA9S(スワンベース)	カラー	レッド
発光波長	640nm	光度	180mcd
消費電流	15mA	内部回路	2S
動作温度	-20~60℃	使用電圧	12V AC/DC
入力電圧	12.6VAc(絶対最大定格)	全長	20.5mm

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

無極性タイプ

代替品

	品番 EA940DE-11A コメント 変更点:発行波長、光度
---	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

