


品番：EA940DF-112

品名：4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイス用)

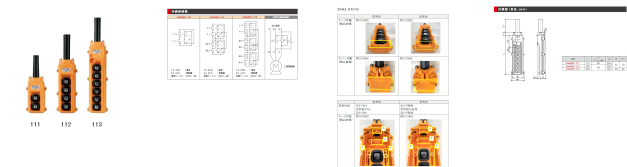

販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1243ページ		



仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	COB282
使用電圧	3φ200/200V 3φ400/440V	定格絶縁電圧	AC 500V
定格通電電流	15A	絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧	AC2500V 1分間	ボタン数	4点(2組)
最大適用電動機容量	2.2kW×2	適合ケーブル径	φ13.3～φ16.5mm (キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0㎡×6芯)
付属文字板	上、下、東、西、南、北 (上下は固定、東西南北から2個選択)	接点構成	2a-2a-2a-2a
接続端子	M4ねじ(圧着端子式)	耐振動	誤動作:10～55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃	耐久:500m/s2 誤動作:100m/s2	周囲温度	-15℃～+40℃
相対湿度	45～85%RH	サイズ	78×287.5×49.5mm
重量	460g	材質	ケース: 高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ: ステンレス ケーブルブッシュ: 合成ゴム
保護構造	IP65 (防雨形)		

	※適合ケーブルブッシュ使用時。 NEMA:4X準拠	
ホイス用押ボタン開閉器（電動機直接操作用）		
ユニット固定式（ボタンパッキン露出構造）		
あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。		
機械的インターロック付		
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。		
JIS C 8201-3適合品 JIS C 0920適合品 PSE適合品 RoHS10対応品		
※「電動機直接操作用」は、電磁開閉器などを介さずに電源から電気を直接、電動機に供給して操作する押ボタン開閉器のことです。		
※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.