


品番 : EA940DF-3

品名 : $\phi 30\text{mm}$ /3点用 コントロールボックス

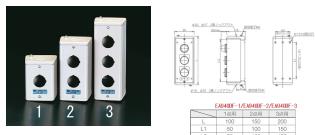

販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1244ページ		



仕様

メーカー	IDEA	型番	KGN311Y
サイズ	80×96×200(H)mm	取付穴ピッチ	150mm
取付穴仕様	3点穴	ボックスの種類	壁掛け型
定格絶縁電圧	600V	絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC2500V. 1分間 (充電部と非充電部)	配線引き込み口	(2重ノックアウト加工) ボックス上面 $\phi 22$ ・ $\phi 27$ ボックス下面 $\phi 16$ ・ $\phi 20$
材質	鋼板	保護構造	IP40
重量	0.6Kg		

$\phi 30$ ユニット取付穴

ボックスの上面と底面に2重のノックアウトを設けています。

引込線外傷防止用のゴムブッシング付き

※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

