
 
 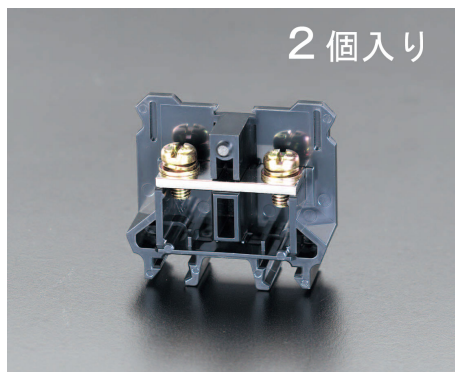
 


品番：EA940DG-25

品名：70A 端子台(2個)



販売価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
カタログ価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/13 00:33現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1187ページ		



#### 仕様

メーカー	IDEC	型番	BN50W
定格絶縁電圧	600V	サイズ	48(W)×18(D)×41.5(H)mm
適合電線	14mm <sup>2</sup>	通電電流	70A
端子ねじ	M5	適合圧着端子	1.25-5~14-5
圧着端子の最大取付個数	2個	推奨締付トルク	2.6~3.7Nm
重量	約25.4g	入数	2個

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.