 



品番：EA940DH-111A

品名：125V/4A 4極双投/トグルスイッチ



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/04 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		

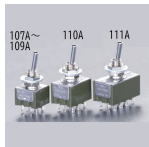

※本カタログは、最新の上記の仕様を掲載しております。また、本カタログに掲載されている製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。最新の商品仕様は、弊社ホームページ（www.escoco.jp）に掲載されている最新のカタログをご覧ください。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N42S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	4A 125V AC 2A 250V AC 3A 30V DC
極数	4極双投	スイッチ特性	ON-ON
動作方法	オルタネート形	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃
・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

