


品番：EA940DH-604

品名：125V/ 6A 2極双投/小型 スライドスイッチ

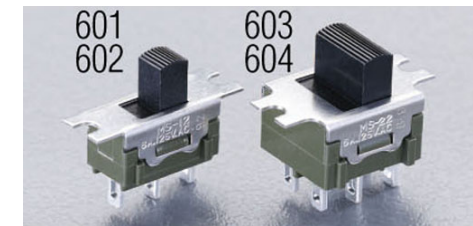

販売価格	660円(税抜)／ 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜)／726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/15 06:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	MS-23AAS1
極数	2極双投	定格容量	6A 125V AC 3A 250V AC
スイッチ特性	ON-OFF-ON	パネルカット(mm)	8.1×9
サイズ	12.1×11.4×12.7mm ※操作部除く、パネル取付板除く	接点仕様	銀
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
使用温度範囲	－30～85℃		
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)			
フラックス浸入対策、連続取付が可能			
はぎれの良い操作感覚			
操作性、視認性のよい大きなストローク			
UL 94V-0のケース (※UL-94はプラスチック部材の難燃規格です)			

代替品

品番	EA940DH-604A
----	--------------



コメント 変更点:定格容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.