
 


品番：EA940DK-11A

品名：リミットスイッチ(可変ロ-ラ・レバ-形90°)

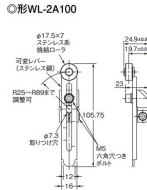

販売価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
カタログ価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 06:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1192ページ		



仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	WLCA12-N
型式	WLCA-12-N	定格	2A 250V AC, 2A 48V DC
サイズ	40(W)×67(D)×94(H)mm	取付ねじ径	φ 5.2mm
レバー長	105.75mm	レバー操作角度(左右)	90
動作特性(レバ-長38mmのとき)	動作に必要な力(OF):最大13.34N もどりの力(RF):最小1.18N 動作までの動き(PT):15±5° 動作後の動き(OT):最小70° 応差の動き(MD):最大12°		

片側動作可能、ヘッド4方向取付可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.