
 


品番 : EA940DL-19

品名 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー

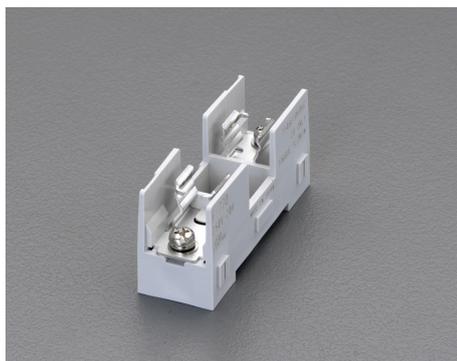

販売価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/05/16 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1184ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-720
定格	250V・20A	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)	適合ヒューズ管	φ10.31×38.1mm
端子金具	ねじ締付端子 (M4×8セムスねじ)	端子ねじ締付トルク	1.2N・m
適合レール(DINレール)	トップハット形 幅35mm	サイズ	65×21×30.5mm
連結して多極化することができます(横型連結式)			
ヒューズホルダーカバー別売 (EA940DL-23・EA944DL-28・EA944DL-33)			
RoHS対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.