



品番：EA940DL-71

品名：125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー-(横型連結)

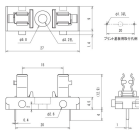

販売価格	315円(税抜)／ 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜)／347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1229ページ		

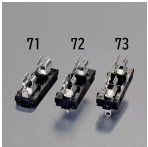

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-60-A
適合ヒューズ管	φ 5.2×20mm	定格	125V・5A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
端子金具	PC端子	材質	PBT (UL94V-0)
取付ねじ締付トルク	0.5N・m：M3ねじ	使用温度	－20～＋80℃
使用湿度	35～85%RH (結露なきこと)	保管温湿度	－10～＋60℃ 35～85%RH
プリント基板用			
連結して多極化することができます(横型連結式) ※連結時の取付孔ピッチ:9mm			
ヒューズホルダーカバー別売(品番:EA940DL-77)			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.