



品番：EA940DM-112A

品名：2極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

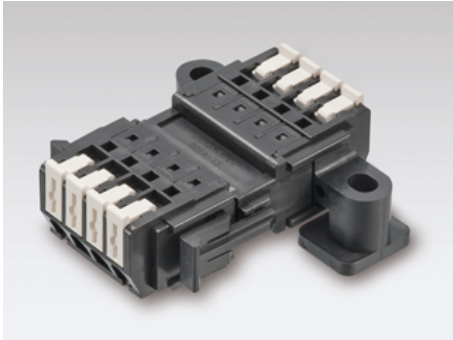

販売価格	1,240円(税抜)／1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜)／1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

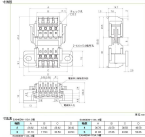

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4500-ASH-2PB
極数	2P	定格	DC300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
総合接触抵抗(初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ²
使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm～1.6mm 撚線: 0.2mm ² ～2.0mm ² (素線径φ0.18mm以上)	標準剥き線長	10mm
端子間ピッチ	5.08mm	主絶縁材	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
サイズ	26.62(W)×50.5(D)×16.0(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台			
ボタンロック機構			
チェック孔あり			
RoHS対応品			

代替品



品番 EA940DM-102A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.