



品番：EA940DM-115A

品名：5極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

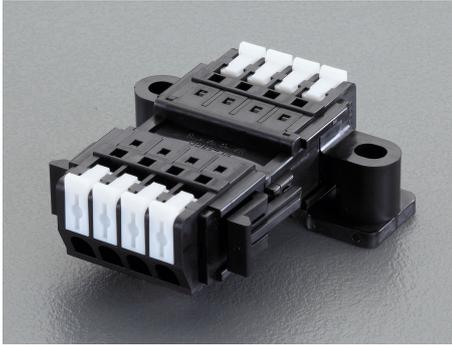

販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/26 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		

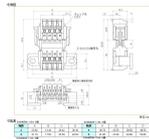

#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4500-ASH-5PB
極数	5P	定格	DC300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
総合接触抵抗(初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線: φ 1.2mm 撚線: 1.25mm <sup>2</sup>
使用可能電線範囲	単線: φ 0.4mm~1.6mm 撚線: 0.2mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup> (素線径 φ 0.18mm以上)	標準剥き線長	10mm
端子間ピッチ	5.08mm	主絶縁材	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
サイズ	41.86(W)×50.5(D)×16.0(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台			
ボタンロック機構			
チェック孔あり			
RoHS対応品			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.