



品番 : EA940DM-122

品名 : スクリューレス端子台(連結用/白)

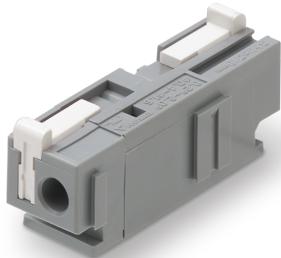

販売価格	280円(税抜)／308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜)／308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/12/16 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		

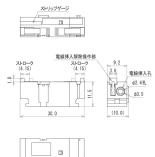

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-7000-W
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線: $\phi 1.2\text{mm}$ 撲線: 1.25mm^2 (素線径 $\phi 0.18\text{mm}$ 以上)	使用可能電線範囲	単線: $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 1.6\text{mm}$ 撲線: $0.2\text{mm}^2 \sim 2.0\text{mm}^2$ (素線径 $\phi 0.18\text{mm}$ 以上)
標準剥き線長	10mm	主絶縁材	本体: ナイロン66 ボタン: PPE
色	白	サイズ	10×30×11.5(H)mm
推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込む物なら何でも可)		

側面にある凹凸部を利用して連結が可能。

※連結時ピッチ: 9.2mm

連結させることで、多極化できます。

1極2線式

ボタンロック機構

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.